

SNMP-Web NMC 卡



NMC 卡



Mini NMC 卡

產品簡介

- 透過 RJ45 網路連線監控 UPS
- RJ45 10/100BaseT 連接埠
- 支援 SNMP-V1、SNMP-V3 通訊協定
- 支援 MIB：RFC1628, EPPC
- 選配：環境監控偵測器

SNMP-Web NMC 卡是一款通訊解決方案，適合用來監控和控制 UPS。這項 SNMP 模組可透過網際網路連線，從任何地點遠端監控並管理多部 UPS。整合式 Web 存取機制可充分發揮 NMC 卡的網路功能，從遠端地點編程或關閉 UPS。裝配 NMC 卡之後，即可隨時隨地監控 UPS 的供電狀況，即使位於不同樓層也沒有問題。另外，這款 NMC 卡也備有易於更新的韌體功能。無論韌體更新版本何時發行，系統管理員就能立刻下載，而且只需點擊一下即可升級完成。

產品特點

- 透過網路使用伊頓 Winpower 等軟體集中監控多部 UPS 狀態
- 透過電子郵件和 SNMP 設陷發出警告通知
- 歷程資料記錄
- 點擊一下即可輕鬆完成韌體升級
- 密碼安全保護和遠端存取管理

技術資料


CPU	ARM 36Mhz 32bit
系統時脈	18Mhz
快閃記憶體	32 Mbit
SDRAM	128 Mbit
LED	4
看門狗	有
LAN 介面	
類型	10M/100M UTP
功能	SNMP、Web 伺服器
電源規格	
直流輸入電壓	+4.5V ~ +14V
直流輸入電流	10.5V 時 260mA
產品詳細資訊	
尺寸 (DxWxH) mm	133 x 60 x 33
顏色	黑色
重量	77 g
機型代碼	NMC
環境	
溫度	0°C – 40°C
濕度	5% - 90% RH (非冷凝)
其他資訊	
保固	12 個月

支援軟體

Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7/8/10/2012
IMac OS 10.5/6/7/8/9/10/11
VMware Server ESXi 4.X/5.X/6.X
Linux Kernel
Solaris 10/11 for Intel/Sparc
FreeBSD 7.X/ 8.X/9.X



軟體介面

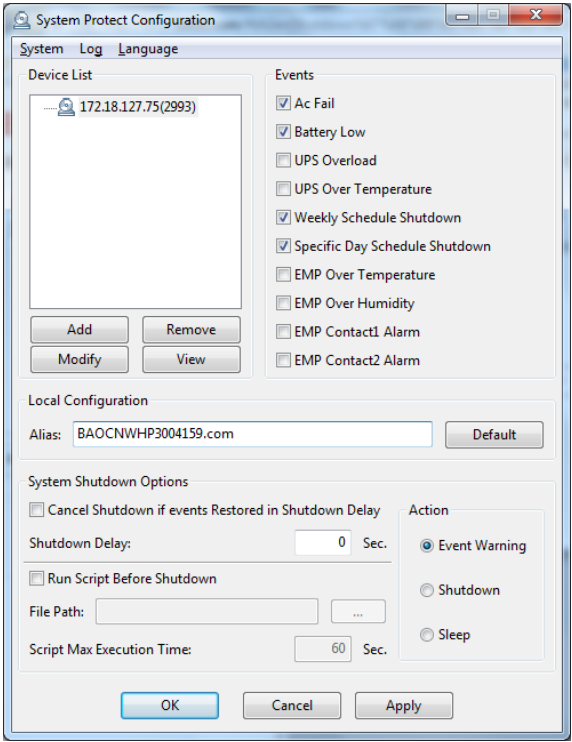

伊頓飛瑞慕品股份有限公司
EATON PHOENIXTEC MMPL CO., LTD
台北 台北市 114 內湖區新湖三路 93 號 / TEL: (02)6600-6688 FAX: (02)6606-8707
台中 台中市 408 文心路一段 306 號 5 樓之一 / TEL: (04)2328-1480 FAX: (04)2322-7214
高雄 高雄市 802 苓雅區苓雅二路 203 號 11 樓 / TEL: (07)334-9119 FAX: (07)334-9099
www.eaton.tw/powerquality ©2017 年 伊頓公司 版權所有 客服專線：0800-011-912