

02/21 IL034098ENH01 001



en Electric current! Danger to life!
Only skilled or instructed persons may carry out the following operations.



de Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Nur Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen dürfen die im Folgenden beschriebenen Arbeiten ausführen.



zh 触电危险!

只允许专业人员和受过专业训练的人员进行下列工作。

Quality Certificate
质量合格证

This Product is inspected
and approved.
本产品经检查合格




**XTCD6-11...
XTCD9-11...
XTCD12-11...
XTCD18-11...**

**XTCD25-11...
XTCD32-11...
XTCD38-11...**

**XTCD40-11...
XTCD50-11...
XTCD65-11...**

**XTCD80-11...
XTCD95-11...**

 **XTCD115...
XTCD150...
XTCD170...**

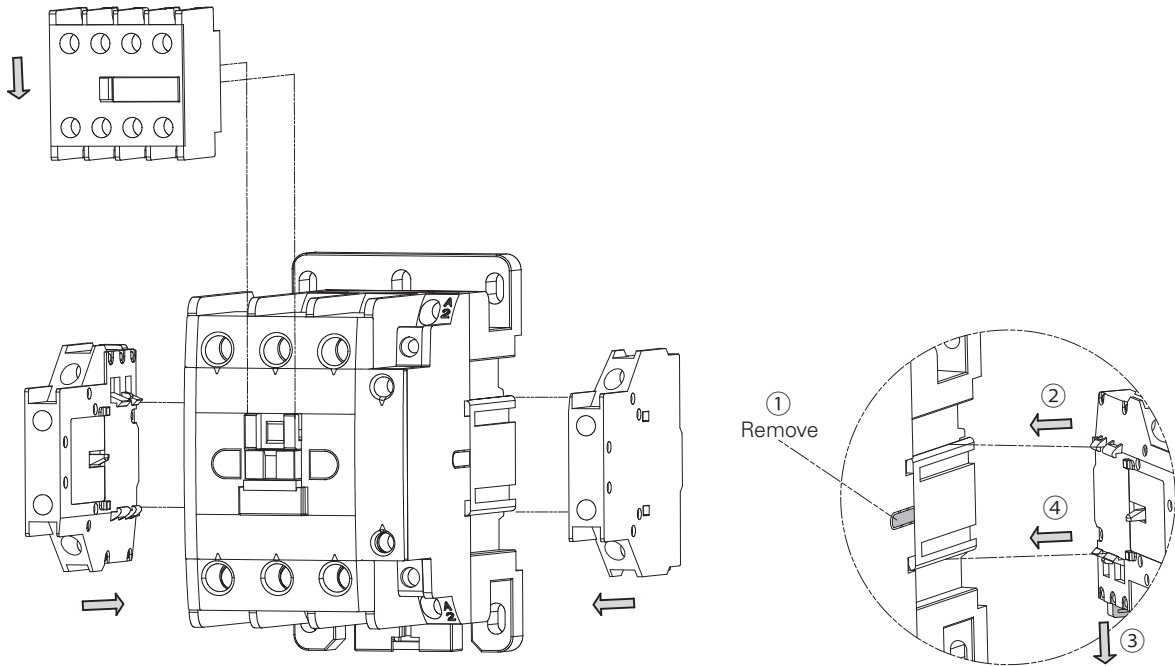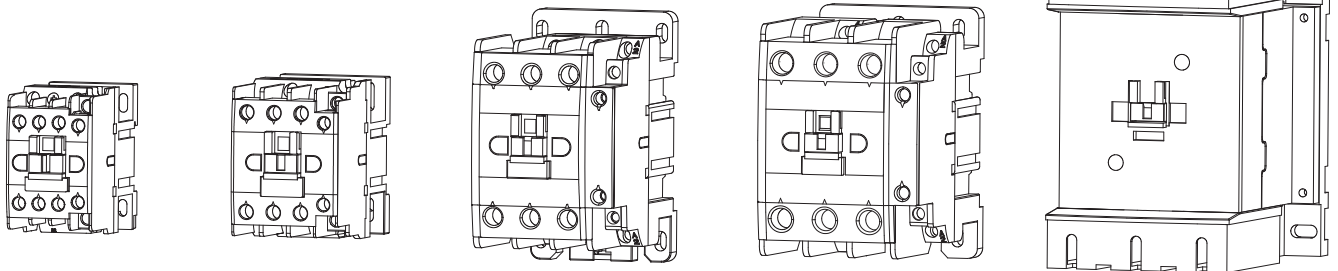

XTCD95-XHI11-S





XTCD170-XHI20
XTCD170-XHI02
XTCD170-XHI11



XTCD170-XHI40
XTCD170-XHI31
XTCD170-XHI22
XTCD170-XHI13
XTCD170-XHI04

  **A1/A2
13/14
21/22**



0.5 - 1.5 mm²



0.8 Nm

02/21 IL034098ENH01 001


Mounting position

Einbaulage

安装位置

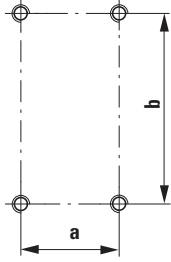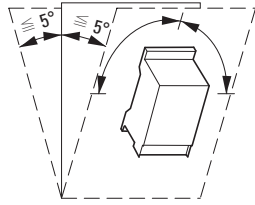


Terminations – Anschlussstechnik – 连接技术

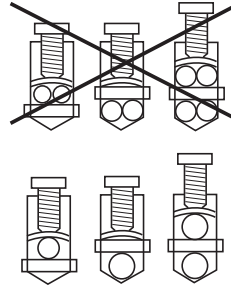


Dimensions

外形尺寸

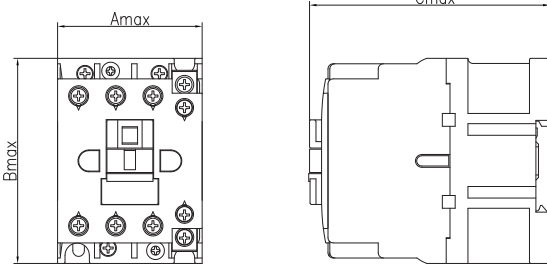

	XTCD6-11... XTCD9-11... XTCD12-11... XTCD18-11...	XTCD25-11... XTCD32-11... XTCD38-11...	XTCD40-11... XTCD50-11... XTCD65-11...	XTCD80-11... XTCD95-11...	XTCD115... XTCD150... XTCD170...
a	35 mm	40 mm	64 mm	64 mm	96 mm
b	60 mm	70 mm	110 mm	110 mm	130 mm
Amax	45.5	56.8	75	85	122
Bmax	74.5	80.5	127.5	127.5	160
Cmax	85	97	119	121	135

 Terminations



	10 mm	10 mm	10 mm	17 mm	23 mm
	1 x (1 - 6 mm ²) 2 x (1 - 4 mm ²)	1 x (1.5 - 6 mm ²) 2 x (1.5 - 6 mm ²)	1 x (2.5 - 25 mm ²) 2 x (2.5 - 16 mm ²)	1 x (4 - 50 mm ²) 2 x (4 - 25 mm ²)	- -
	1 x (1 - 6 mm ²) 2 x (1 - 4 mm ²)	1 x (1 - 6 mm ²) 2 x (1 - 4 mm ²)	1 x (2.5 - 25 mm ²) 2 x (2.5 - 10 mm ²)	1 x (4 - 50 mm ²) 2 x (4 - 16 mm ²)	1 x (10 - 95 mm ²) 2 x (10 - 70 mm ²)
	1 x (1 - 6 mm ²) 2 x (1 - 4 mm ²)	1 x (1.5 - 10 mm ²) 2 x (1.5 - 6 mm ²)	1 x (2.5 - 25 mm ²) 2 x (2.5 - 16 mm ²)	1 x (4 - 50 mm ²) 2 x (4 - 25 mm ²)	1 x (16 - 95 mm ²) 2 x (16 - 70 mm ²)

PH2/06
0.8 Nm

PH2/06
1.2 Nm

Ø8
8 Nm

4 mm
8 Nm

4 mm
8 Nm