

eROUAX


安装说明书



仅限专业电工人员安装

EATON

Powering Business Worldwide

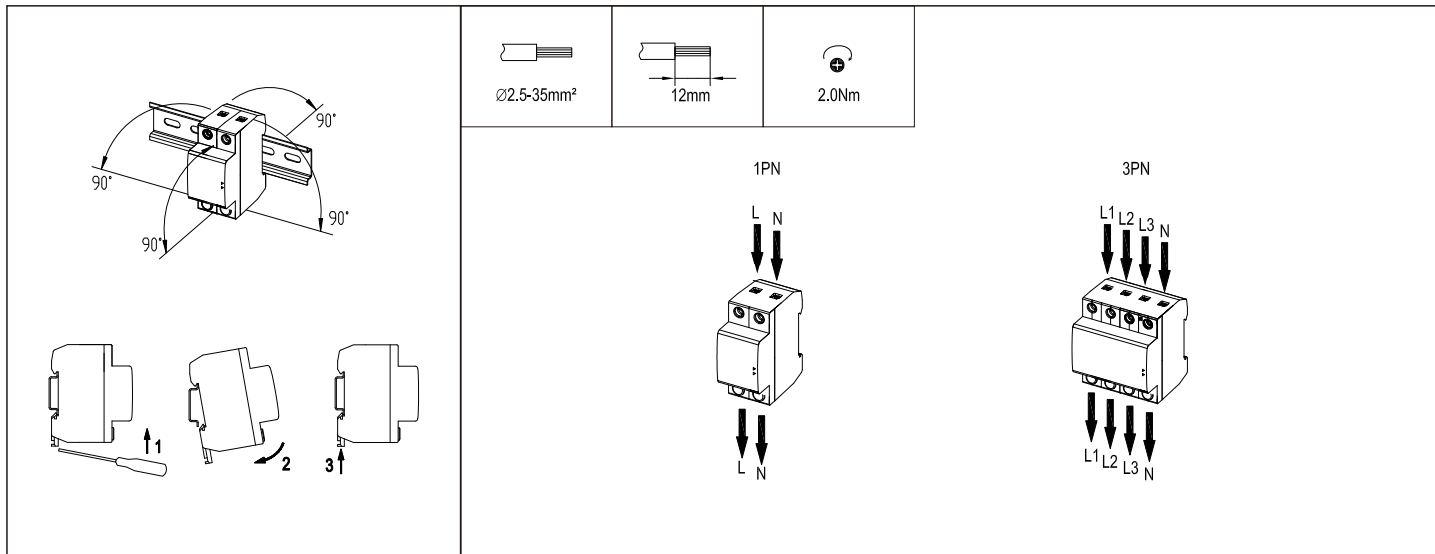

标准：JB/T12762-2015

适用工作环境及安装条件：

- 空气相对湿度： $\leq 95\%$ (20°C)。
- 海拔： $\leq 2000\text{m}$ 。
- 污染等级：2。
- 无显著振动和冲击的地方。

技术参数：

- 额定电压：AC230/400V。
- 额定限制短路电流能力 (Inc)：3000A。
- 过电压动作整定值 U_{vo} ： $275\text{V} \pm 10\text{V}$ 。
- 额定过电压恢复值 U_{vor} ： $253\text{V} \pm 10\text{V}$ 。
- 过电压动作时间：15s 最小不驱动时间：3s。
- 欠电压动作整定值 U_{vu} ： $160\text{V} \pm 10\text{V}$ 。
- 额定欠电压恢复值 U_{vur} ： $195\text{V} \pm 10\text{V}$ 。
- 欠电压动作时间：0.6s~5s。
- 过欠电压动作，电压恢复正常后的自动闭合延时时间：20s~60s。
- 极数：1PN, 3PN。