

ISX


安装说明书



仅限专业电工人员安装

EATON

Powering Business Worldwide

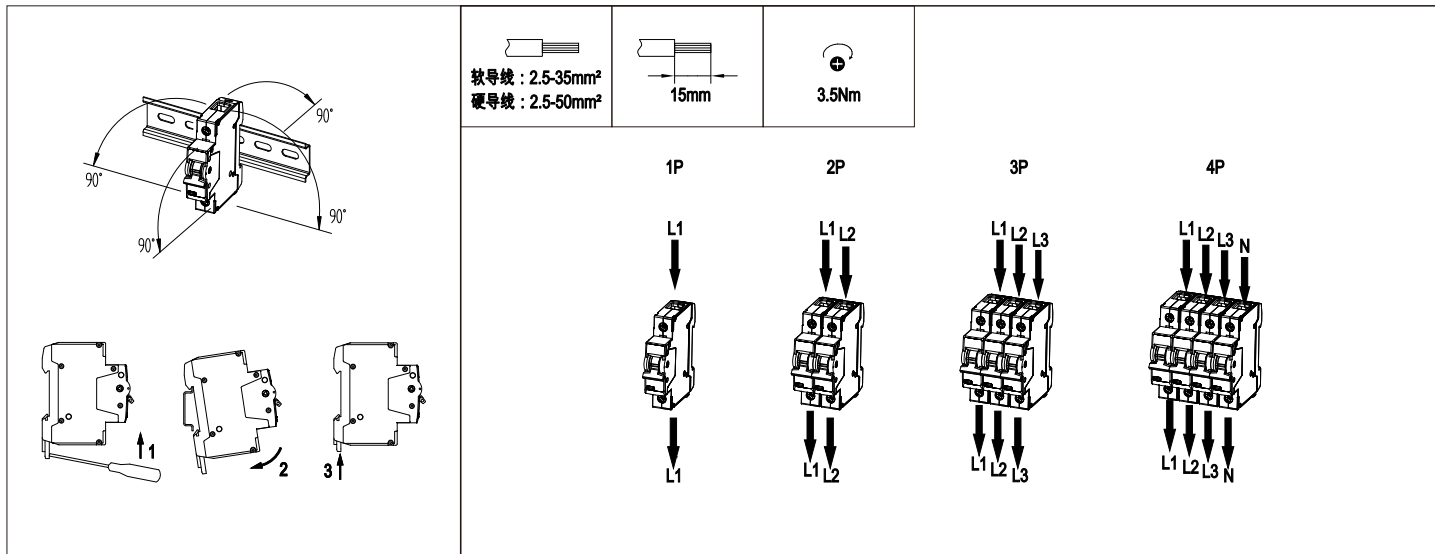

标准：GB/T14048.3、IEC/EN 60947-3

适用工作环境及安装条件：

- 空气相对湿度： $\leq 90\%$ (25°C)。
- 海拔： $\leq 2000\text{m}$ 。
- 污染等级：3。
- 无显著振动和冲击的地方。

技术参数：

- 额定电压：AC230/400V。
- 额定短时耐受电流 (I_{cw})：12In。
- 额定短路接通能力 (I_{cm})：20In。
- 极数：1P, 2P, 3P, 4P。