

# PLHTX


## 安装说明书



仅限专业电工人员安装

# EATON

Powering Business Worldwide

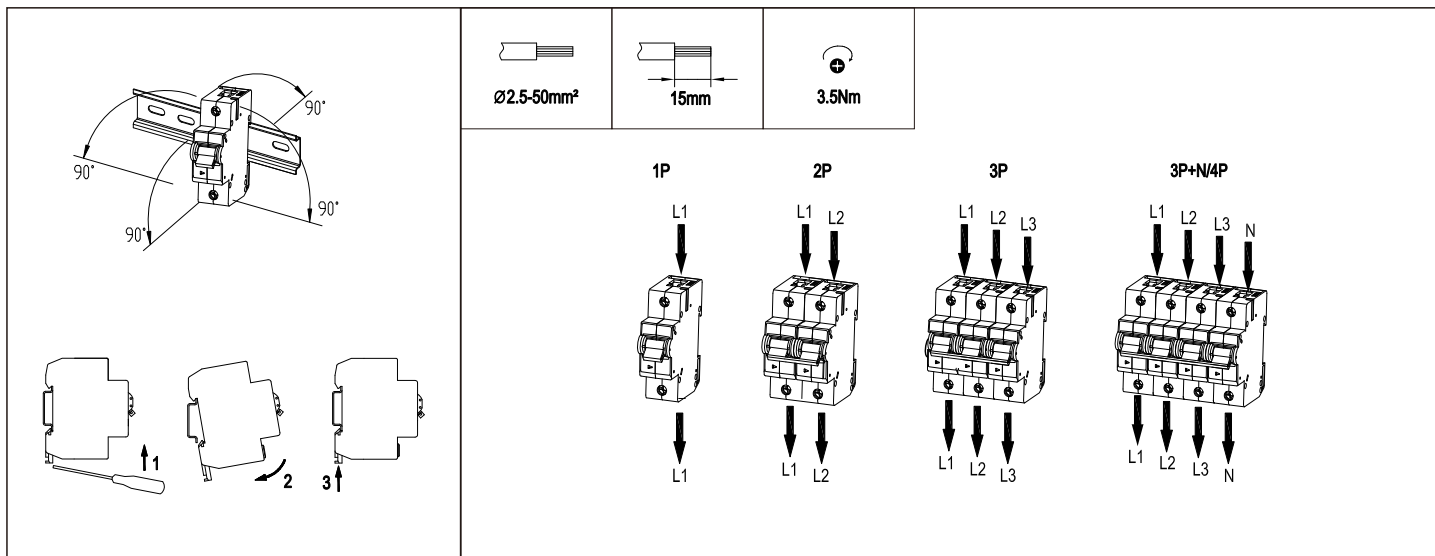

标准：GB/T14048.2、IEC 60947-2

### 适用工作环境及安装条件：

- 空气相对湿度：≤90%（25°C）。
- 海拔：≤2000m。
- 污染等级：3。
- 无显著振动和冲击的地方。

### 技术参数：

- 额定电压：AC230/400V。
- 短路分断能力（I<sub>cu</sub>）：15000A（15000A（C型：63-125A，D型：63-100A），10000A（D型：125A））。
- 短路分断能力（I<sub>cs</sub>）：7500A。
- 脱扣特性：C型瞬时脱扣电流8I<sub>n</sub>±20%，D型瞬时脱扣电流12I<sub>n</sub>±20。
- 额定电流（I<sub>n</sub>）：63A、80A、100A、125A。
- 额定绝缘电压（U<sub>i</sub>）：500V。
- 极数：1P、2P、3P、3P+N、4P。