

NexiTech LED™ CGLine+

Luminária para iluminação de segurança




NexiTech LED™ CGLine+ IP40



NexiTech LED™ CGLine+ IP65



NexiTech LED™ CGLine+ com difusor de dupla face 30m

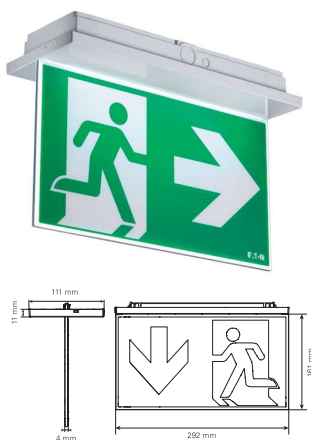

NexiTech LED™ CGLine+

- Solução universal para iluminação e sinalização de segurança com difusor de dupla face
- Gama completa de acessórios para as diversas tipologias de instalação
- Certificação ENEC, uma garantia de qualidade e fiabilidade
- Disponível com fluxo luminoso de 150 a 400lm com 1,5h e 3h de autonomia
- Redução do fluxo luminoso no modo mantido na versão "cinema" para ambientes de espectáculo
- Funcionamento mantido activado remotamente pela central CGLine+
- Teste automático de funcionamento e autonomia segundo a norma EN62034
- Disponível na versão IP40 e na nova versão IP65
- Custo de manutenção reduzida ao mínimo devido à sua fonte de luz com 50000 horas de vida útil
- Função de inibição ou telecomando remoto para os períodos de inactividade
- 5 anos de garantia

Fonte luminosa	48 LED de última geração e de alta eficiência
Construção	Base e reflector em policarbonato branco Difusor em policarbonato transparente, fio incandescente 850°C
Grau de protecção	IP40-IK03 e IP65-IK07
Funcionamento	Não mantido (NM) e mantido (M) para todas as versões
Recarga	12h para modelos de 1,5h e 24h para modelos de 3h de autonomia
Inibição e telecomando	Colocação em repouso através da central CGLine+ ou do telecomando local
Função de teste	Teste automático de funcionamento e duração de acordo com a norma EN62034, com ligação ao sistema CGLine+ ou em funcionamento autónomo, sem central
Opções de instalação	Parede, tecto, encastrado no tecto (com kit NEXI-FC) e encastrado em parede (com caixa NEXI-RB)
Alimentação	220V/240V 50/60Hz
Temperatura de funcionamento	De +5°C a +30°C
Ligação	Conectores rápidos de 2,5mm²
Distância de visualização (sinalização de segurança)	20m (com pictograma de face simples), 30m (com difusor de dupla face)

Códigos de encomenda

Tipo	Código
NexiTech LED CGLine+ 150lm, 1,5h de autonomia, IP40, NM/M, função Cinema	NEXI150-CGL
NexiTech LED CGLine+ 150lm, 3h de autonomia, IP40, NM/M, função Cinema	NEXI150-3H-CGL
NexiTech LED CGLine+ 300lm, 3h de autonomia, IP40, NM/M	NEXI300-3H-CGL
NexiTech LED CGLine+ 400lm, 1,5h de autonomia, IP40, NM/M	NEXI400-CGL
NexiTech LED CGLine+ 150lm, 1,5h de autonomia, IP65, NM/M, função Cinema	NEXI150-CGL-IP
NexiTech LED CGLine+ 150lm, 3h de autonomia, IP65, NM/M, função Cinema	NEXI150-3H-CGL-IP
NexiTech LED CGLine+ 300lm, 3h de autonomia, IP65, NM/M	NEXI300-3H-CGL-IP
NexiTech LED CGLine+ 400lm, 1,5h de autonomia, IP65, NM/M	NEXI400-CGL-IP

Difusores de dupla face

Painel tipo bandeira serigrafado ESQUERDA/DIREITA, ISO7010, 30m		NEXI-PLEX-LR
Painel tipo bandeira serigrafado BAIXO/VAZIO, ISO7010, 30m		NEXI-PLEX-DB

Pictograma de face simples, não adesivo

Indicação BAIXO, ISO7010, 20m		NEXI-PICTO-D
Indicação ESQUERDA, ISO7010, 20m		NEXI-PICTO-L
Indicação DIREITA, ISO7010, 20m		NEXI-PICTO-R
Indicação CIMA, ISO7010, 20m		NEXI-PICTO-U

Acessórios

Tipo	Código
Caixa de encastrar para parede (abertura 277x100mm)	NEXI-RB
Kit para encastrar em tecto falso (abertura 272x95mm)	NEXI-FC
Aro de remate para instalação saliente	NEXI-FR