


NH-biztosítóbetét méretek (mm)

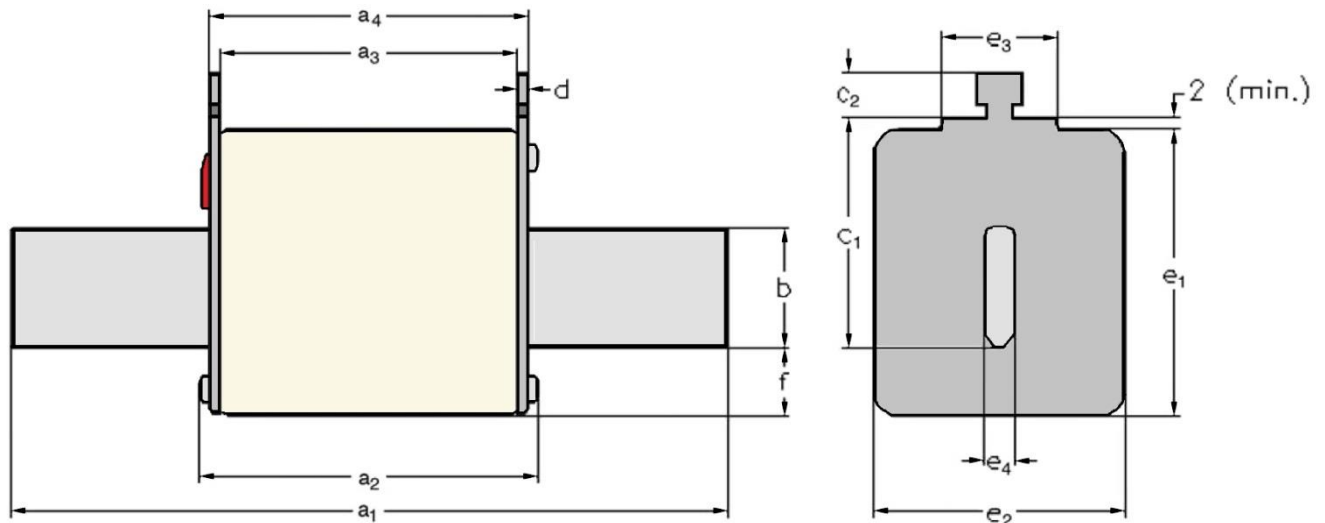

Méret	a1	a2 (max)	a3	a4	b	c1	c2	d	e1 (max)	e2 (max)	e3 (max)	e4	f (max)
000	78,5 ±1,5	54	45 ±1,5	49 ±1,5	15	35	10	2 ±0,5	41	21	16	6	8
									↓	↓	↓		↓
00	78,5 ±1,5	54	45 ±1,5	49 ±1,5	15	35	11	2 ±0,5	48	30	25	6	15
	↓	↓	↓	↓				↓					
0	125 ±2,5	68	62 ± +3/-1,5	68 ± +1,5/-3	15	35	11	2,5 ±0,5	48	30	25	6	15
	↓	↓											
01	135 ±2,5	75	62 ±2,5	68 ±2,5	15	40	11	2,5 ±0,5	48	30	25	6	15
					↓				↓	↓			
1	135 ±2,5	75	62 ±2,5	68 ±2,5	20	40	11	2,5 ±0,5	53	52	25	6	15
	↓												
02	150 ±2,5	75	62 ±2,5	68 ±2,5	20	48	11	2,5 ±0,5	53	52	25	6	15
					↓				↓	↓			
2	150 ±2,5	75	62 ±2,5	68 ±2,5	25	48	11	2,5 ±0,5	61	60	25	6	15
03	150 ±2,5	75	62 ±2,5	68 ±2,5	25	60	11	2,5 ±0,5	61	60	25	6	15
					↓			↓	↓				↓
3	150 ±2,5	75	62 ±2,5	68 ±2,5	32	60	11	3 ±0,5	75	70	25	6	18
	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓		↓	↓
4	200	84	80	90	50	85	10	3	102	87	-	8	30

↓ Sötétkék nyilakkal jelöltük a jelentősebb méretváltozásokat (porcelántest mérete, kések hosszúsága)
↓ Világoskék nyilakkal jelöltük az egyéb anyagjellemzők méretváltozásait (anyagvastagság, stb.)

Választékunkban megtalálhatók az NH-biztosítóbetétekhez kapcsolódó termékek is, mint például szakaszolókések, aljzatok, biztosító szakaszolókapcsolók, stb.

